




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20606
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

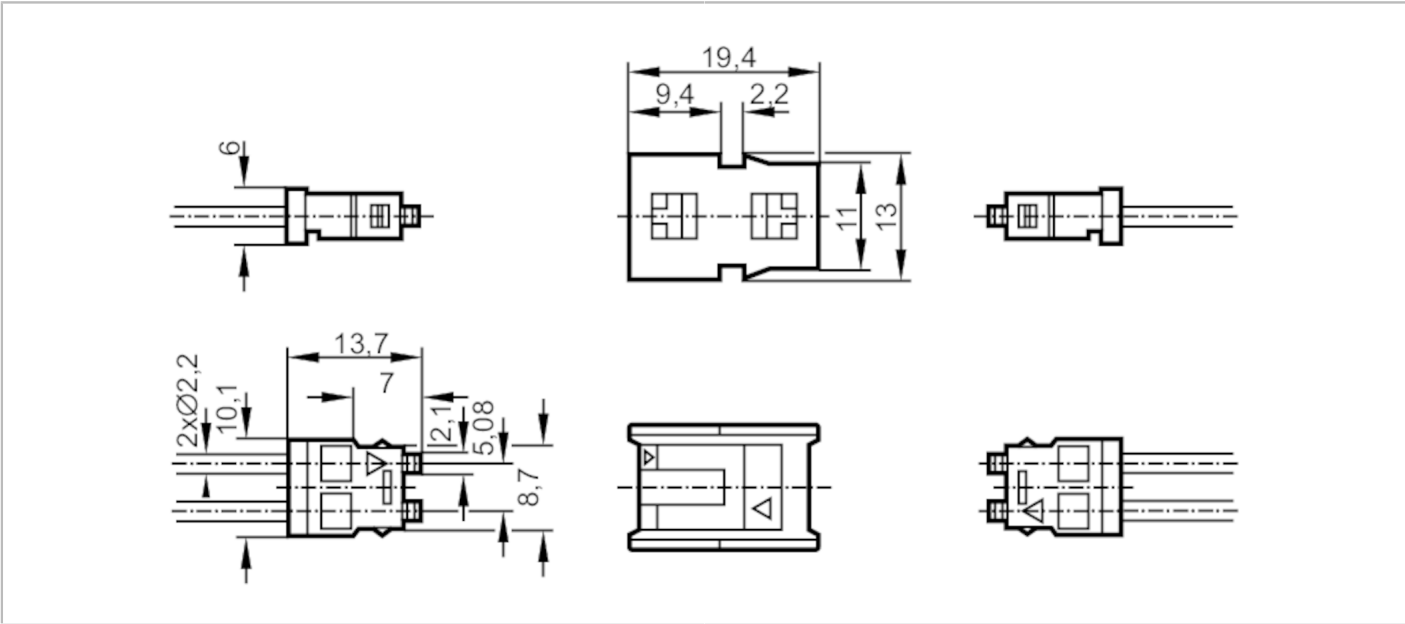

Einsatzbereich		
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	46
Ausführung Tastkopf		gerade
Gesamtlänge	[mm]	2000; (einseitig vorkonfektioniert 4 x 1000 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faserdurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück