




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-M5/16/R

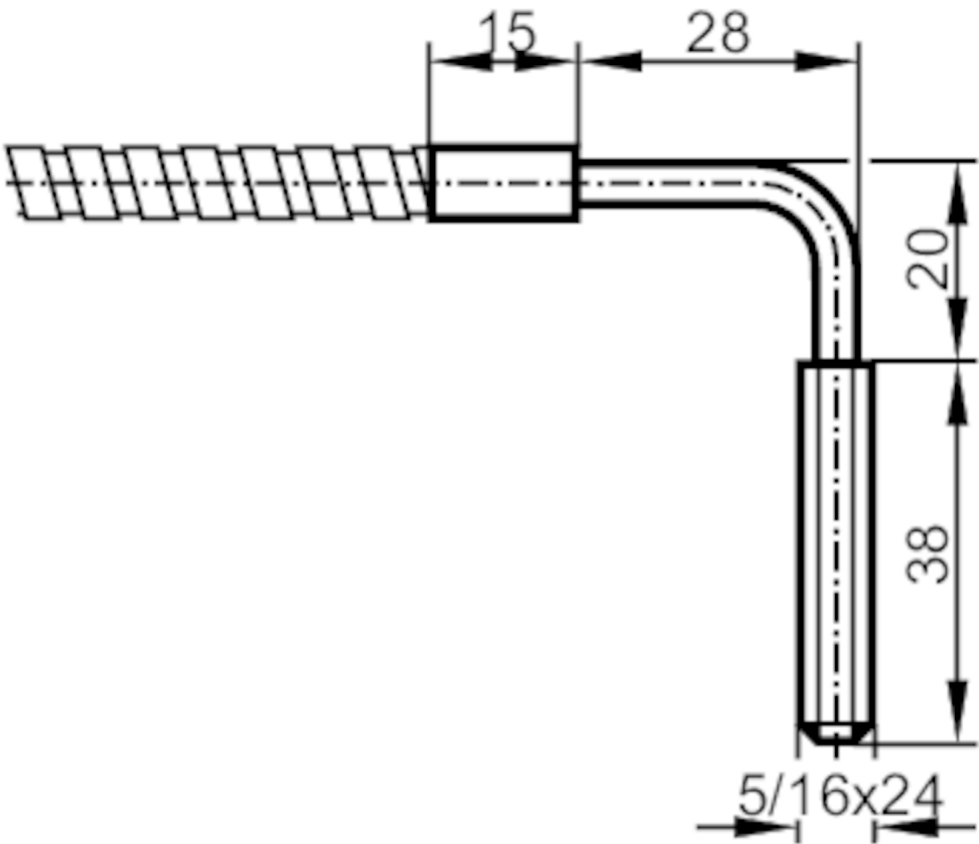

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OBf; ODf; OMf
OBf	
Tastweite Faseroptik [mm]	150
ODf	
Tastweite Faseroptik [mm]	1
OMf	
Tastweite Faseroptik [mm]	175
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-58...315
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	127,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Faseranordnung	⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20824



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-M5/16/R

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M8
	Klemmringe: 2
	O-Ringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück