




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

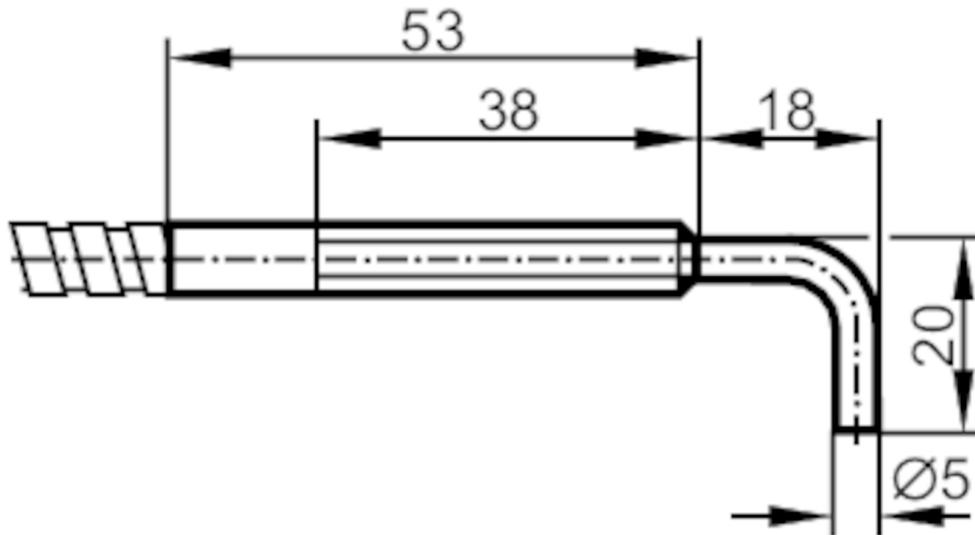

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OBF; ODF; OMF

#### OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

150

#### ODF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

1

#### OMF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

175

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-58...315

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

126

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

900

Minimaler Biegeradius

[mm]

19

Faseranordnung



# E20826



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2 Federringe: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück