


E20838



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0005B08

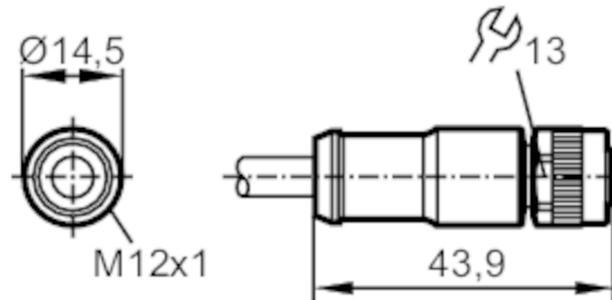

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	290,7
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E20838



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0005B08

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

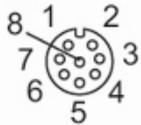

Anschluss

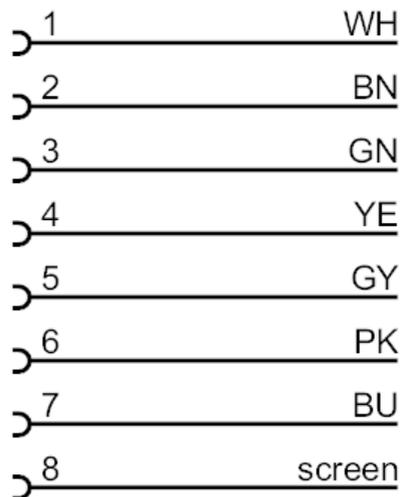

Farbkennzeichnung
nach DIN 47100 Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm