




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-E4,7

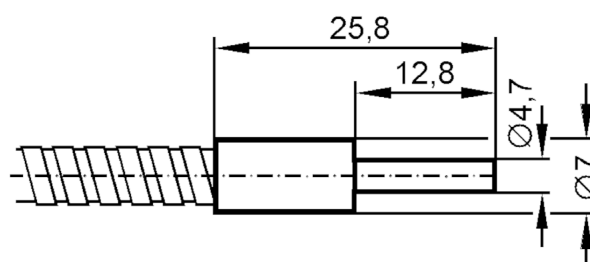

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBF; ODF; OMF

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

150

ODF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

1

OMF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

175

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-58...315

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

112,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4,7

Gesamtlänge

[mm]

900

Faseranordnung



Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück