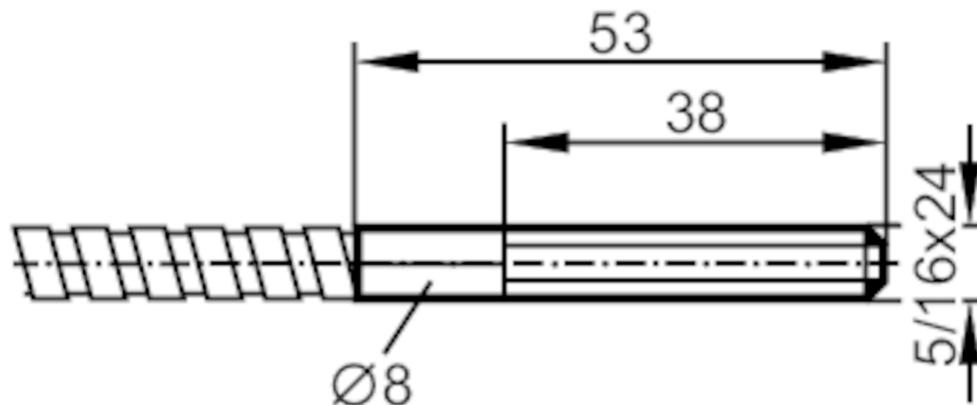


## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-50-V-V-M5/16/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

**Erfassungsbereich**

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	ODF; OMF
--------------------------------------------	----------

**ODF**

Reichweite Fiberoptik [mm]	4
----------------------------	---

**OMF**

Reichweite Fiberoptik [mm]	1000
----------------------------	------

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-58...315
--------------------------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)

# E20977



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-50-V-V-M5/16/2M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück