




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

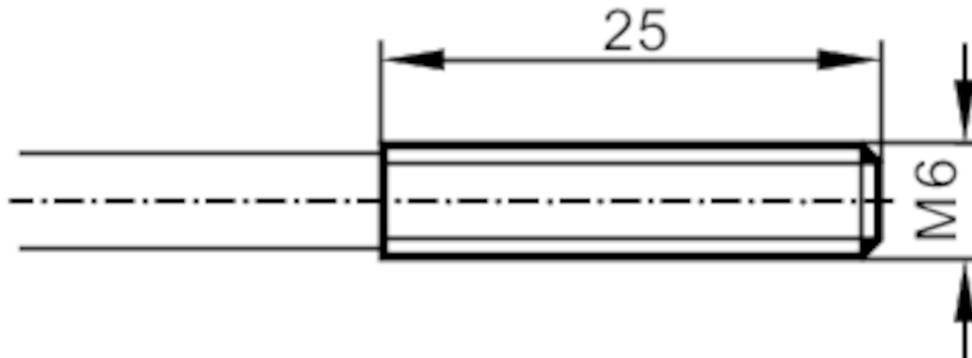

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

### Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	330
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	42,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6

# E20051



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	600; (+20 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		①
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

### Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------