




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4

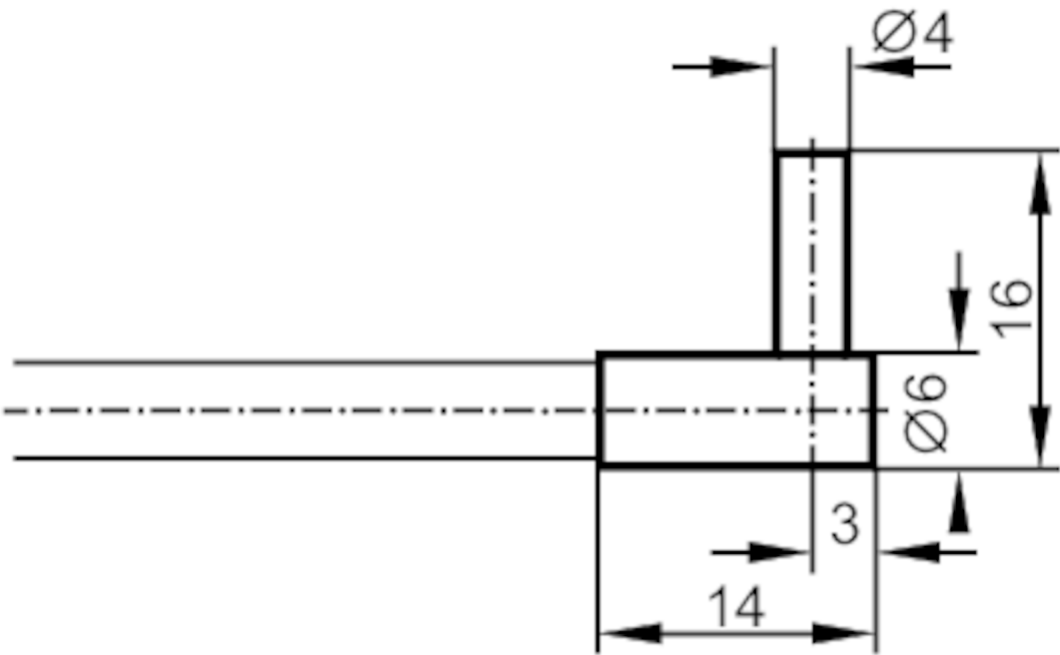

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	340
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	47
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4

E20054



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4

Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓜ
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück