




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3

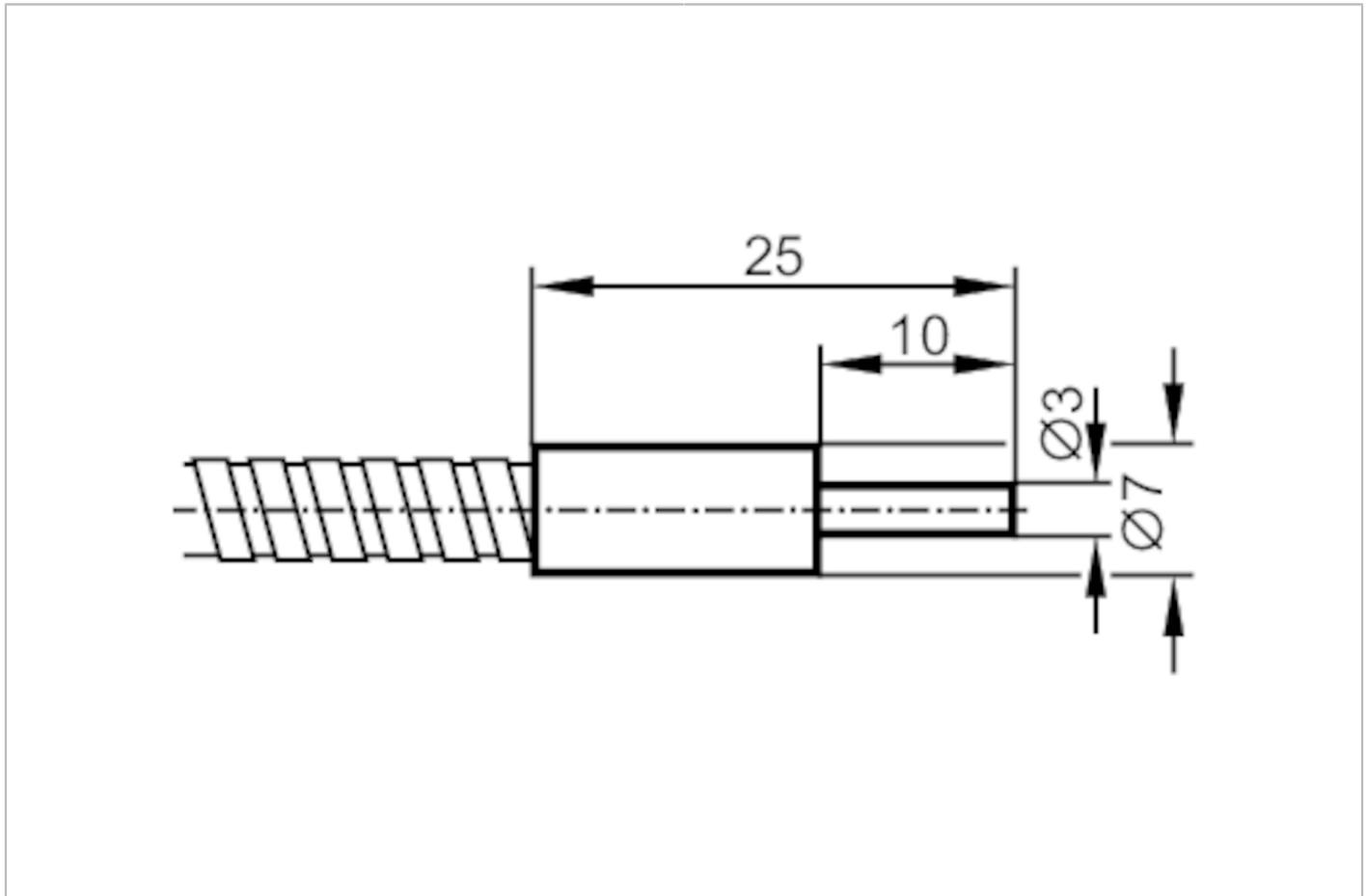

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Faseroptik [mm]	310
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3

# E20056



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3

Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		①
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
<b>Zubehör</b>		
Lieferumfang		E20102
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit		1 Stück