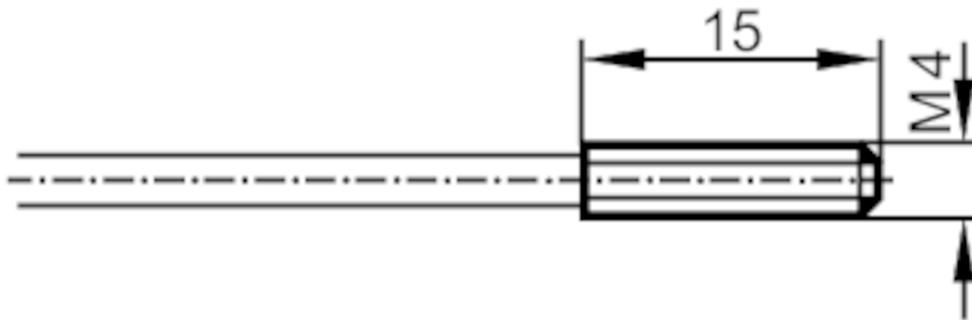


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Faseroptik	[mm]	96
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Faseroptik	[mm]	96
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	0,063
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4
Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		●

E20073



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-M4/2M

Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück