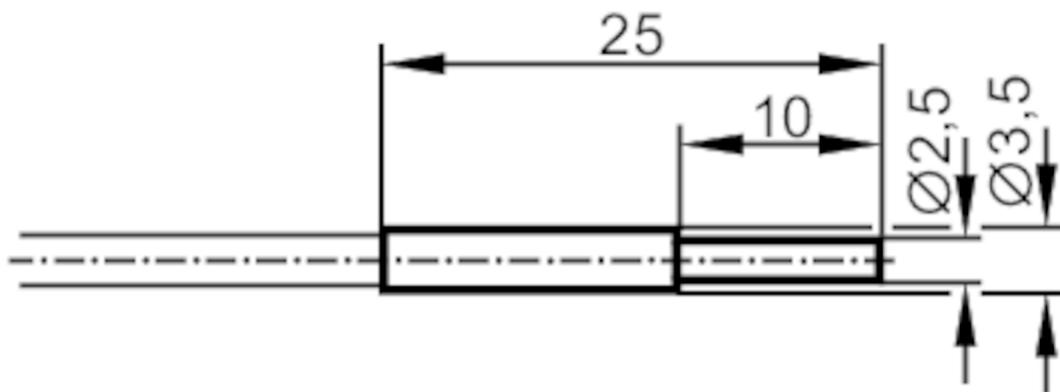


## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

**Erfassungsbereich**

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

**OKF**

Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
-----------------------	------	-----

**OUF**

Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
-----------------------	------	-----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf		gerade
---------------------	--	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	2,5
---------------------	------	-----

Tastkopflänge	[mm]	10
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	1000
-------------	------	------

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
-----------------------	------	----

Werkstoffe		Adapter: PPE
------------	--	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
--------------------------	--	------

# E20091



## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5/1M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück