

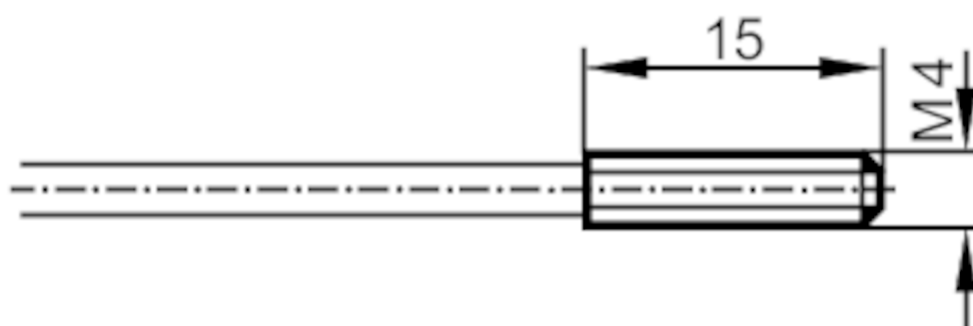
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20059

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

ErfassungsbereichReichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

OUF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M4

Tastkopflänge

[mm]

15

Gesamtlänge

[mm]

600

**Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-00-P-V-M4

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück