




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/3M

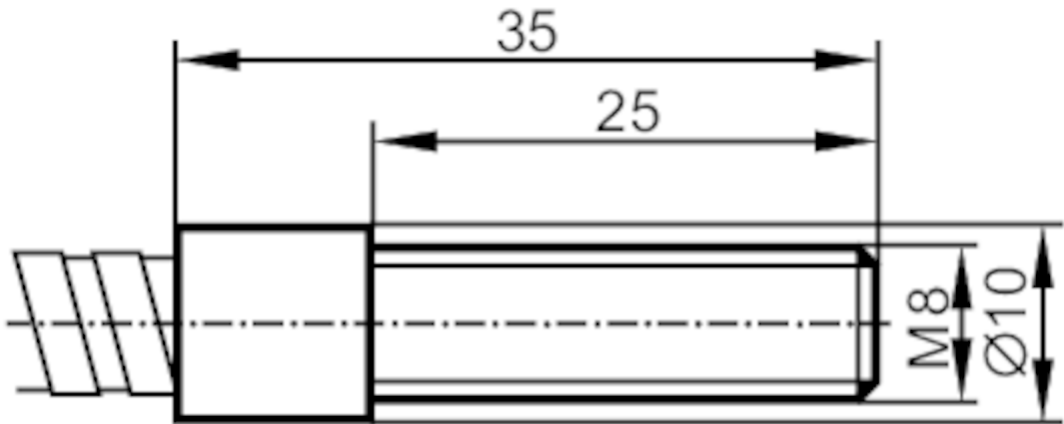

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Faseroptik [mm]	45
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	239,7
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

E20137



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/3M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M8, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück