




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-R3/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

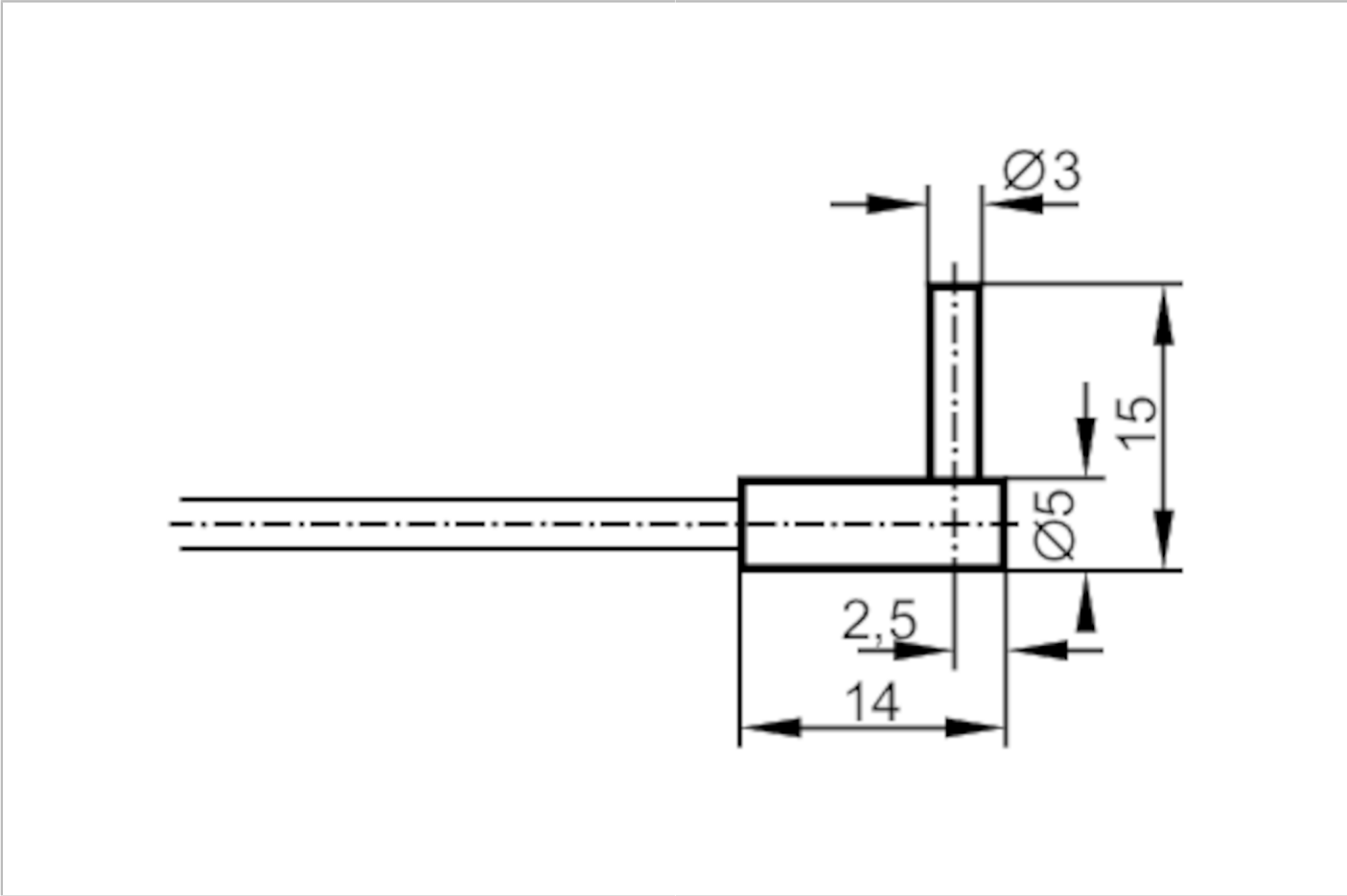

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	90
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	90
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20140



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-R3/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück