




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/0,8M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20123

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

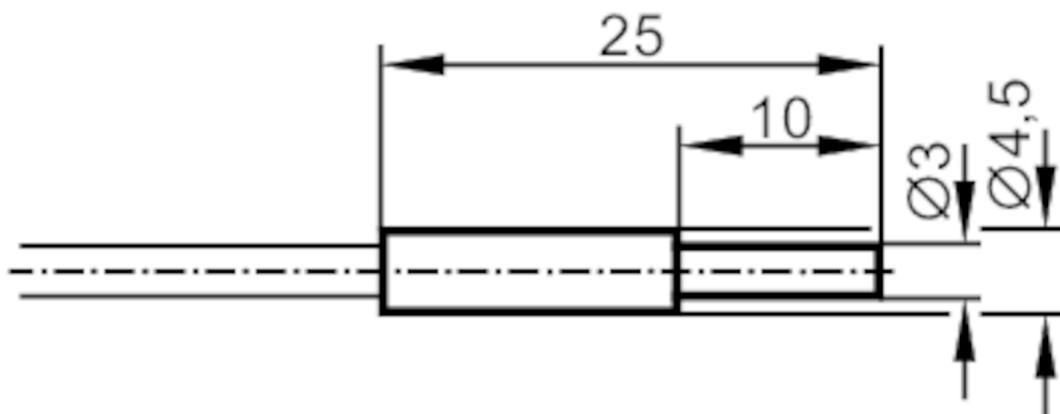

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 25

Gesamtlänge [mm] 800

E20149



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/0,8M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück