


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8

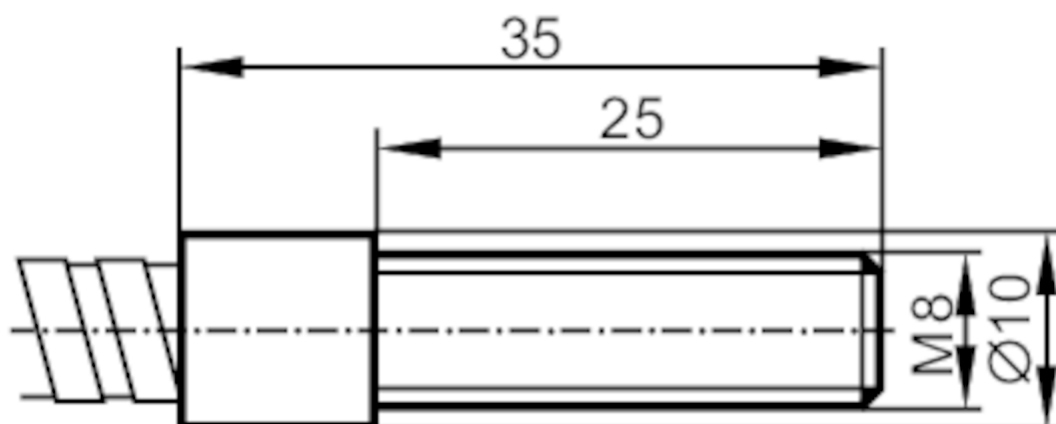

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung
für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Gewicht [g]

94,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

E20152



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M8, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück