




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-R8

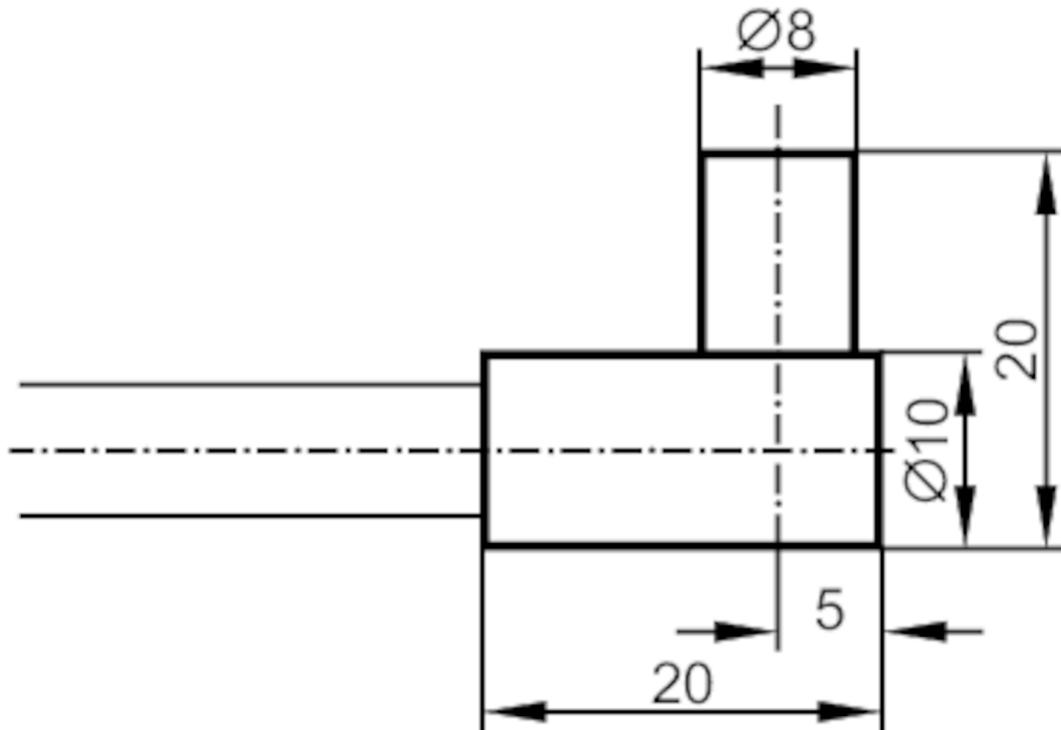

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	70
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	91
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	8
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	Ⓢ
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

E20157



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-R8

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20353
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück