




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

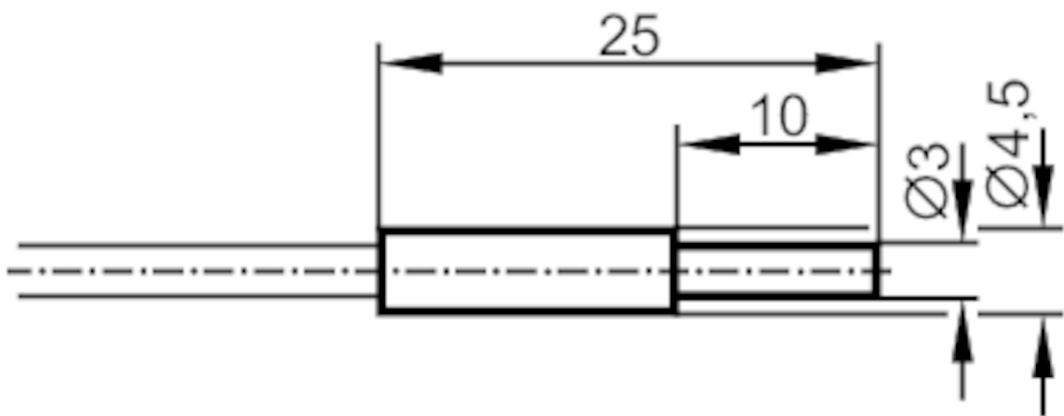

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	100
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: PA	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium	
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC	

E20166



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3

Zubehör	
Lieferumfang	E20105
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück