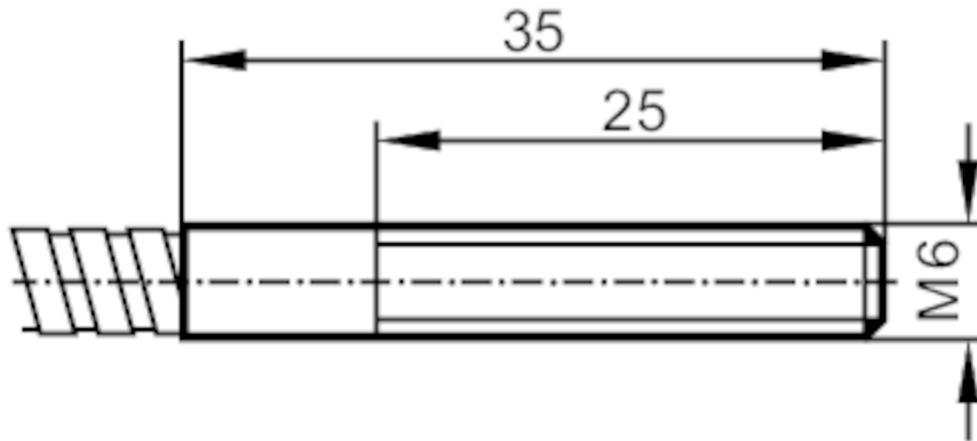


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-V-V-M6

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M6
-----------------	----

Tastkopflänge	[mm]	35
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	600
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Faseranordnung	
----------------	--

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

E20171



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-V-V-M6

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück