


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

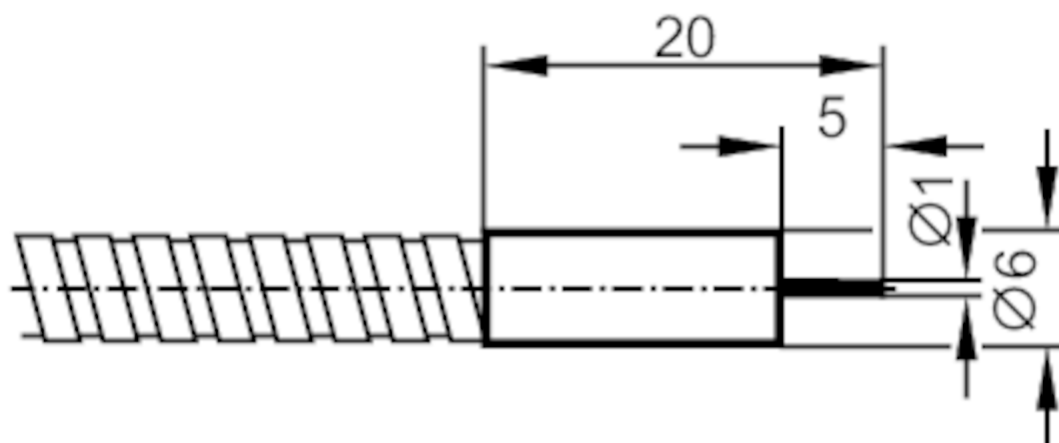

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

200; (-5 mm)

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Werkstoffe

Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20184



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,2M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück