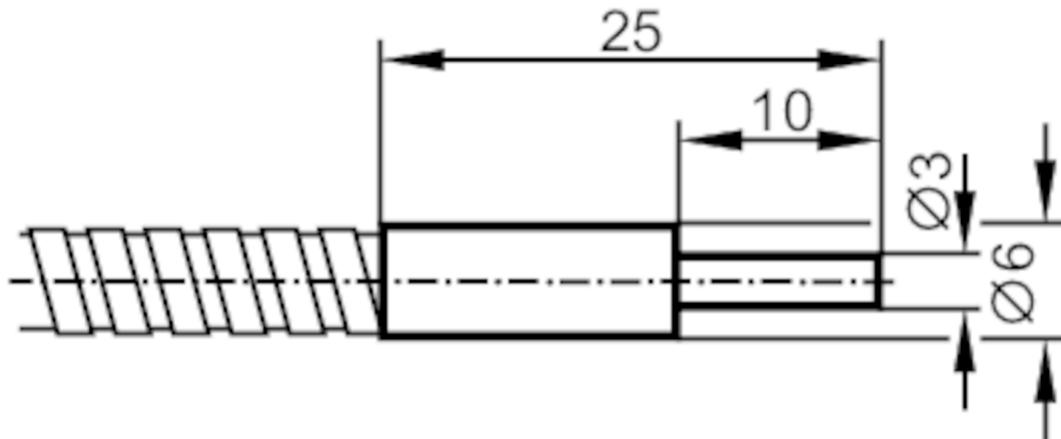


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/0,15m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

**OKF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

**OUF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf		gerade
---------------------	--	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
---------------------	------	---

Tastkopflänge	[mm]	10
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	150
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe		Adapter: ABS
------------	--	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
--------------------------	--	------

# E20185



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/0,15m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück