




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-M4/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

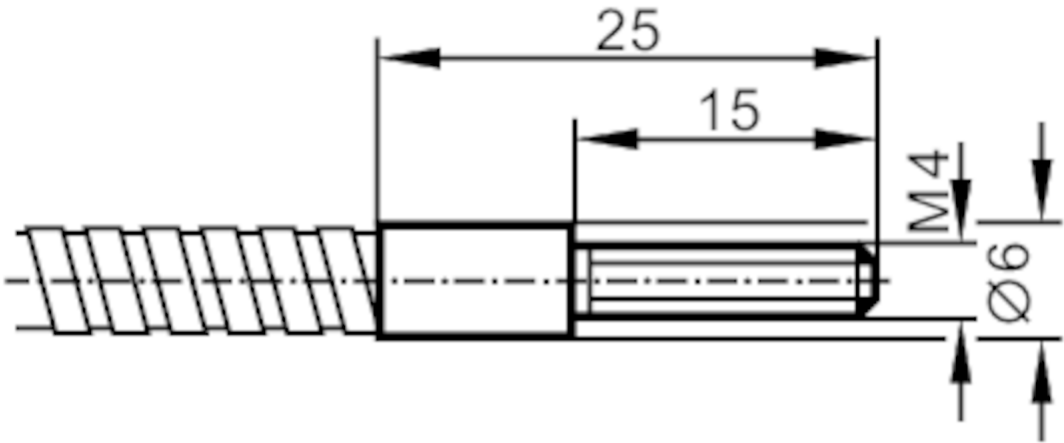

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF	
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	74
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfgewinde	M4	
Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		

**Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-00-A-A-M4/1M

Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück