




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M6

Auslaufartikel

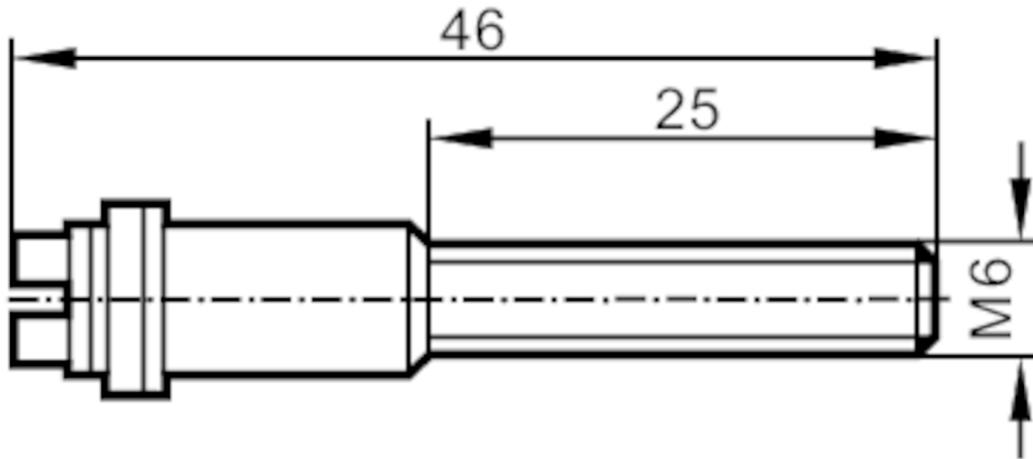

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

OOF

Tastweite Fiberoptik [mm] 200

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Mechanische Daten

Gewicht [g] 20,7

Ausführung Tastkopf gerade; direkt adaptierbar

Gesamtlänge [mm] 26

Faseranordnung ⊕

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

E20215



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M6

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück