




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

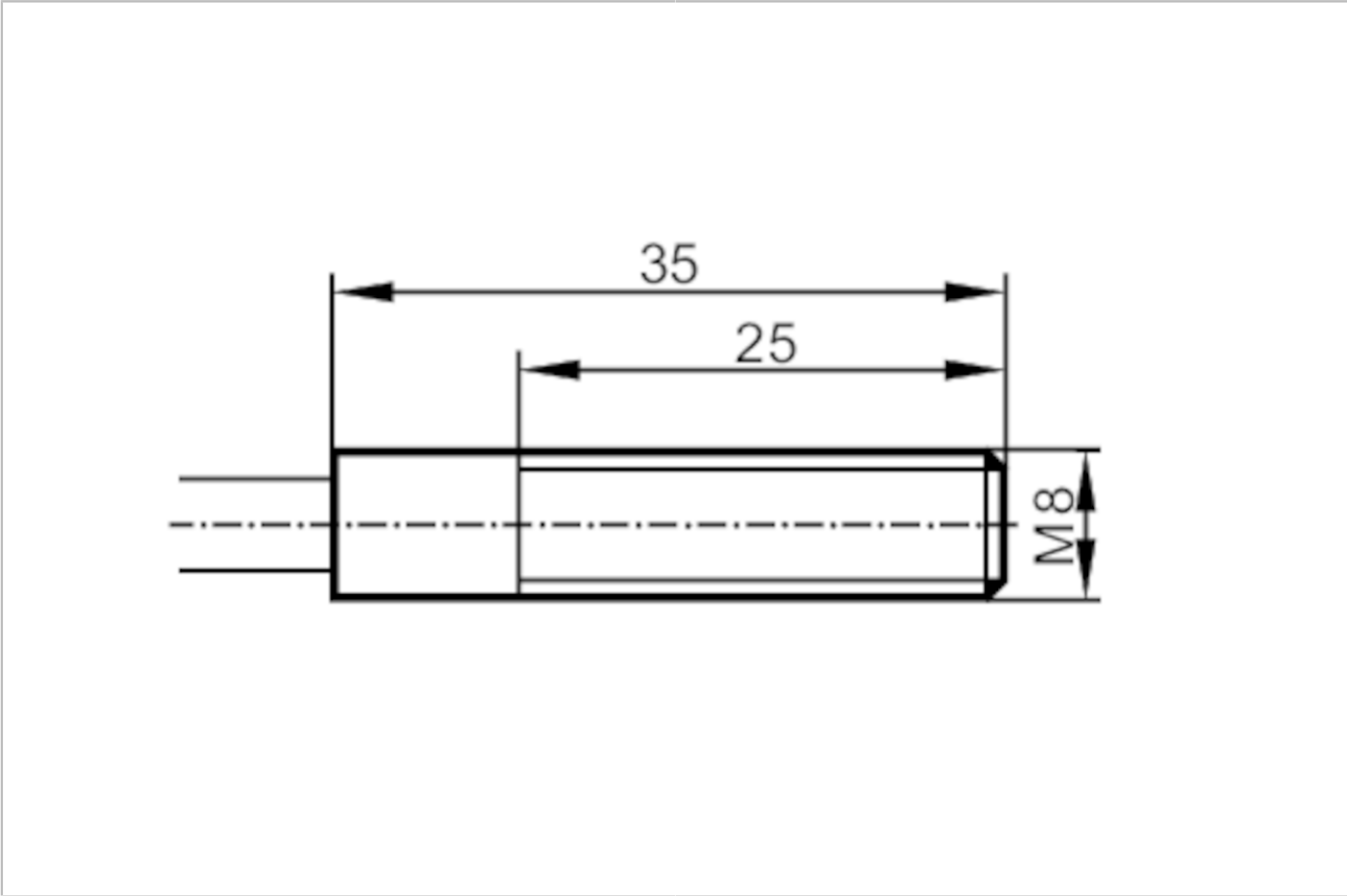

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	56
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	⓪
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

E20221



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/2M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück