




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20086
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

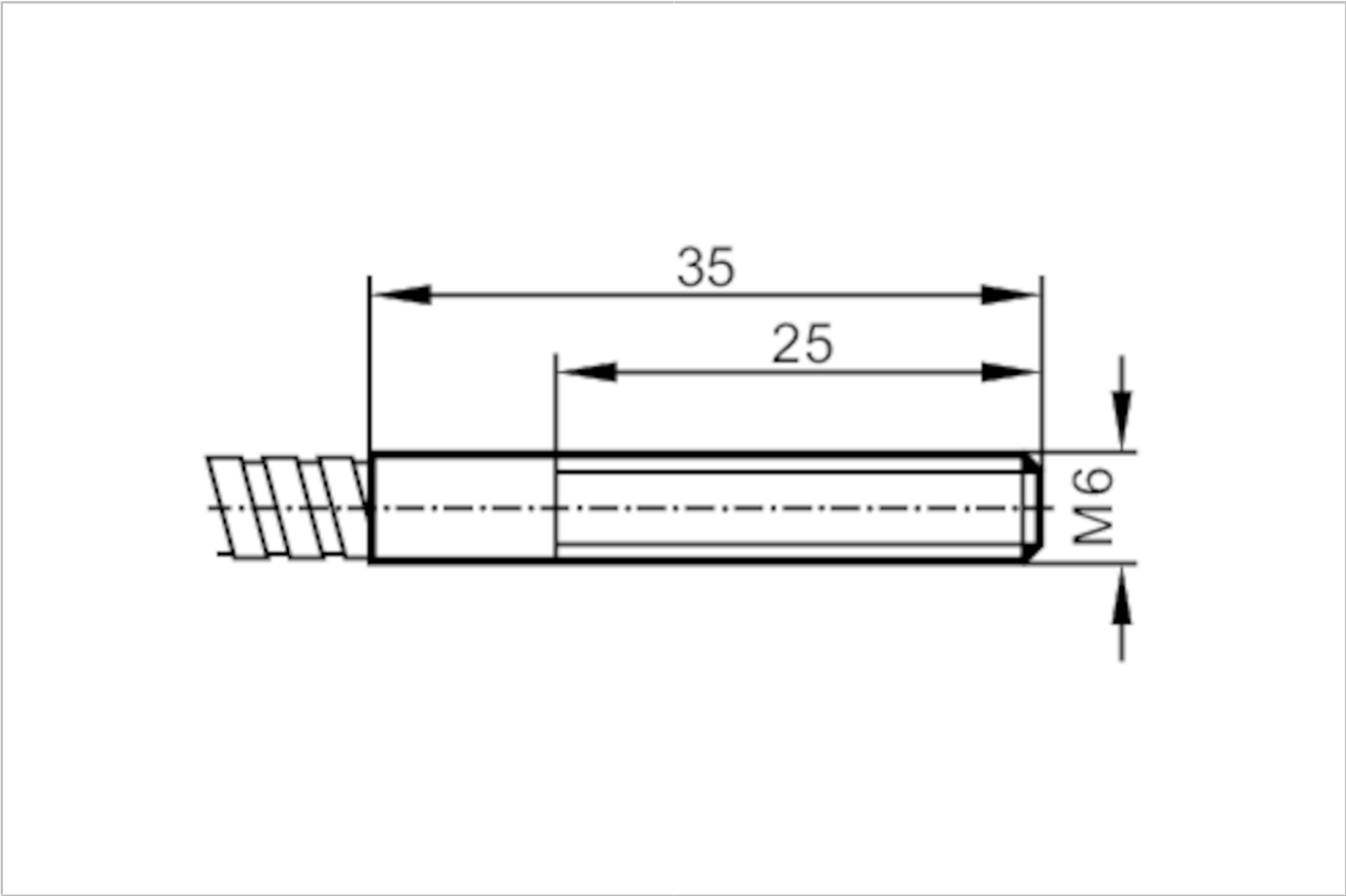

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	1300



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,3M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück