




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-R3

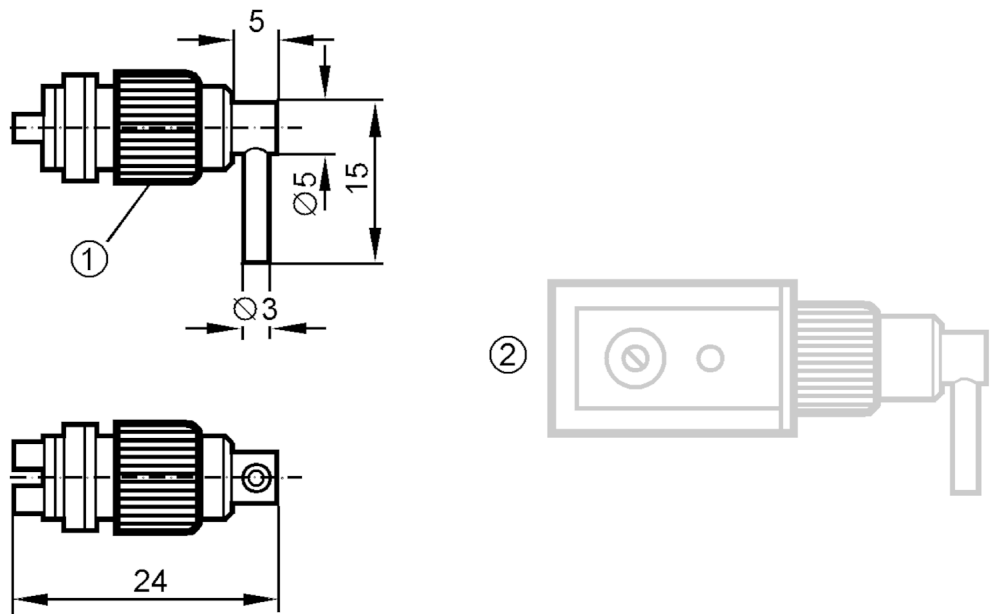

- 1 Überwurfmutter
- 2 OKF mit Faseroptik

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	25
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	14
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt; direkt adaptierbar
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	24
Faseranordnung	⓪
Werkstoffe	Überwurfmutter: Kunststoff
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück