




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

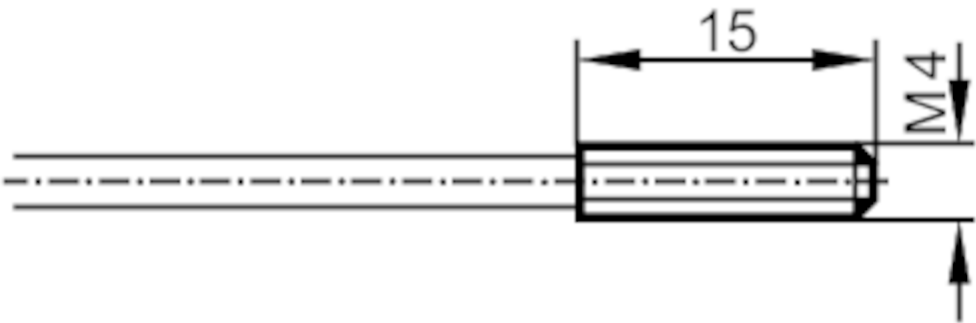

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	85
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	85
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	2500
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20284



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-M4/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück