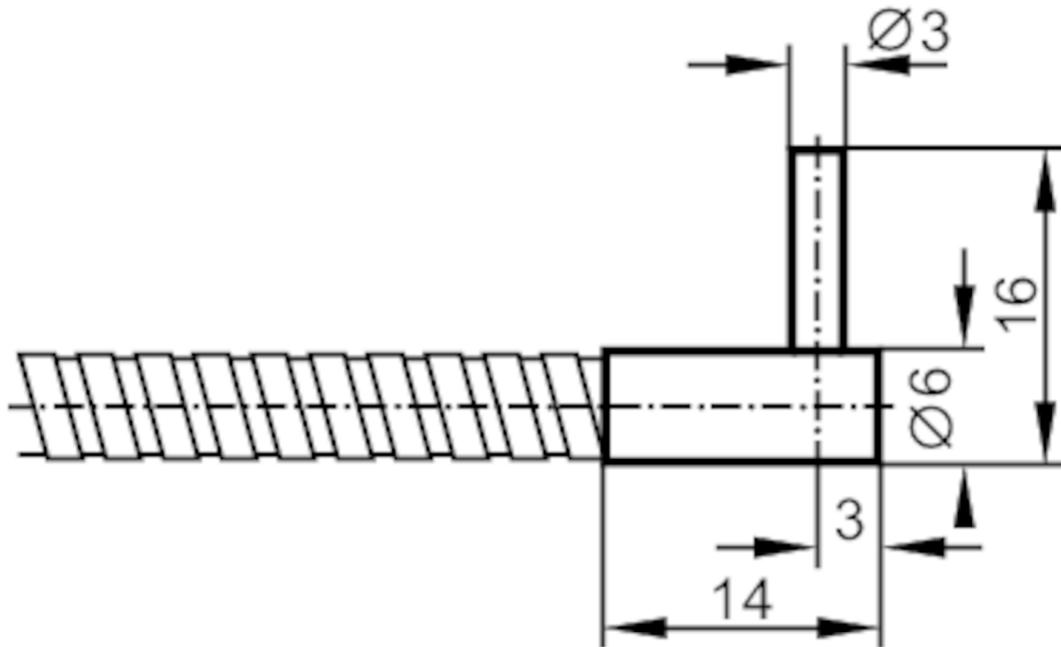


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R3/1.5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
--	-----

OIF

Reichweite Faseroptik [mm]	90
----------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

E20309



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-R3/1.5M

Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück