




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

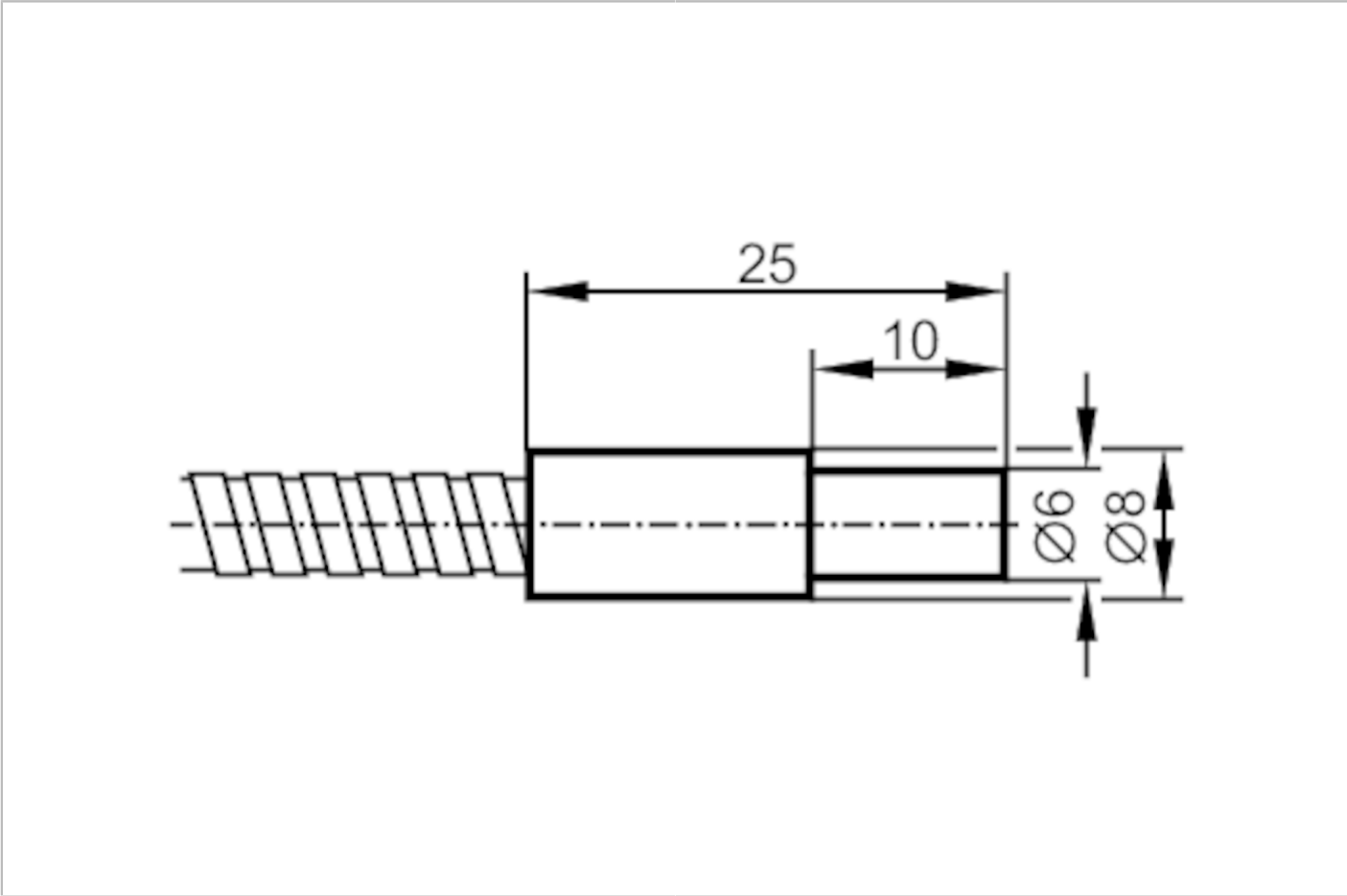

| Einsatzbereich                            |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Funktionsprinzip                          | Reflexlichttaster |
| Erfassungsbereich                         |                   |
| Tastweite mit<br>Faseroptikverstärker Typ | OIF               |
| OIF                                       |                   |
| Tastweite Faseroptik [mm]                 | 20                |
| Umgebungsbedingungen                      |                   |
| Umgebungstemperatur [°C]                  | -40...290         |
| Mechanische Daten                         |                   |
| Ausführung Tastkopf                       | gerade            |
| Tastkopfdurchmesser [mm]                  | 6                 |
| Gesamtlänge [mm]                          | 4000              |
| Minimaler Biegeradius [mm]                | 30                |
| Werkstoffe                                | Adapter: PA       |
| Lichtleitfaser-Werkstoff                  | Glas              |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff                 | Aluminium         |
| Lichtletermantel-Werkstoff                | Aluminium         |

E20324



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/4m

| Bemerkungen        |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |