




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-A-A-R3/3m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

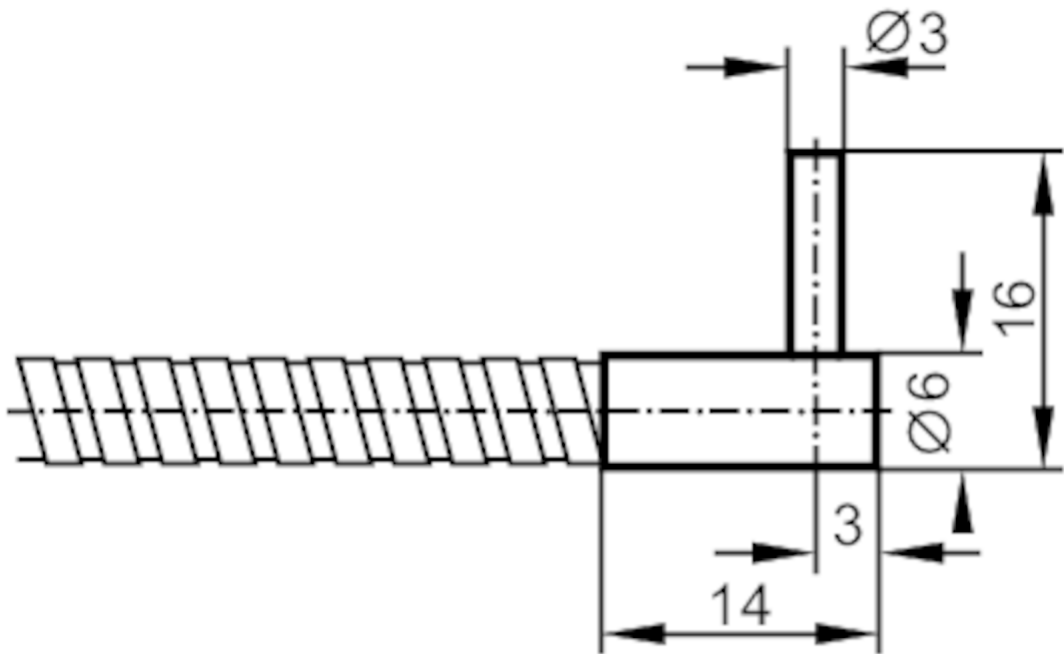

| Einsatzbereich                             |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip                           | Einweglichtschränke |
| Erfassungsbereich                          |                     |
| Reichweite mit<br>Fiberoptikverstärker Typ | OIF                 |
| OIF                                        |                     |
| Reichweite Fiberoptik [mm]                 | 64                  |
| Umgebungsbedingungen                       |                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -40...290           |
| Mechanische Daten                          |                     |
| Ausführung Tastkopf                        | abgewinkelt         |
| Gesamtlänge [mm]                           | 3000                |
| Minimaler Biegeradius [mm]                 | 30                  |
| Werkstoffe                                 | Adapter: PA         |
| Lichtleitfaser-Werkstoff                   | Glas                |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff                  | Aluminium           |
| Lichtleitermantel-Werkstoff                | Aluminium           |
| Bemerkungen                                |                     |
| Verpackungseinheit                         | 1 Stück             |