


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-E3/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20347

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

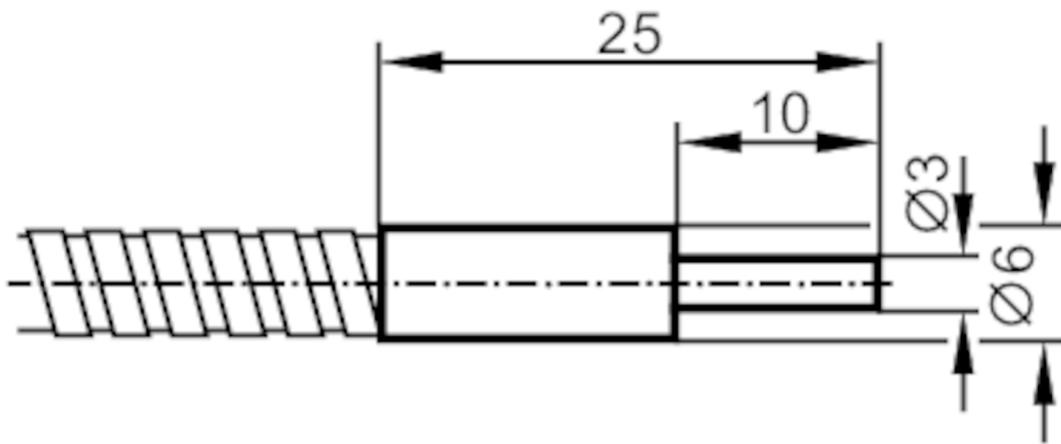

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm] 80

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

E20346



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-E3/2m

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück