




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-A-A-E3/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

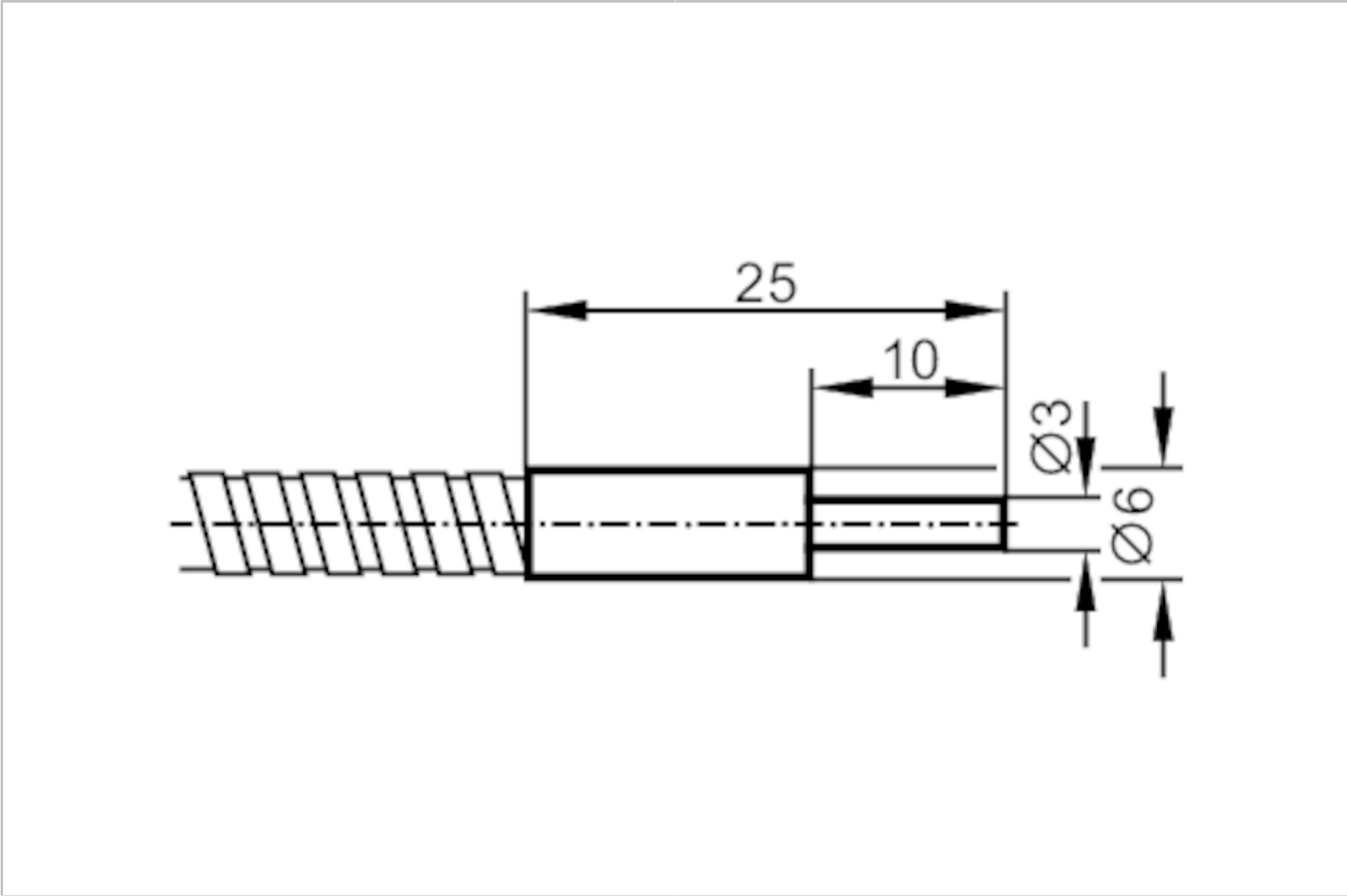

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Reichweite Faseroptik	[mm] 64
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm] 3
Gesamtlänge	[mm] 3000
Minimaler Biegeradius	[mm] 30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff	Aluminium

E20347



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-E3/3M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück