


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

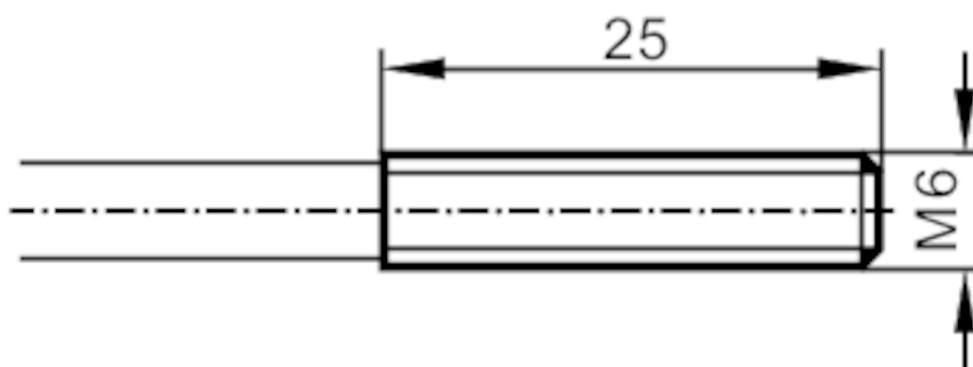

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

28

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

28

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

25

Gesamtlänge

[mm]

2500

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Werkstoffe

Adapter: PPE

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20350



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück