




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/1,5M

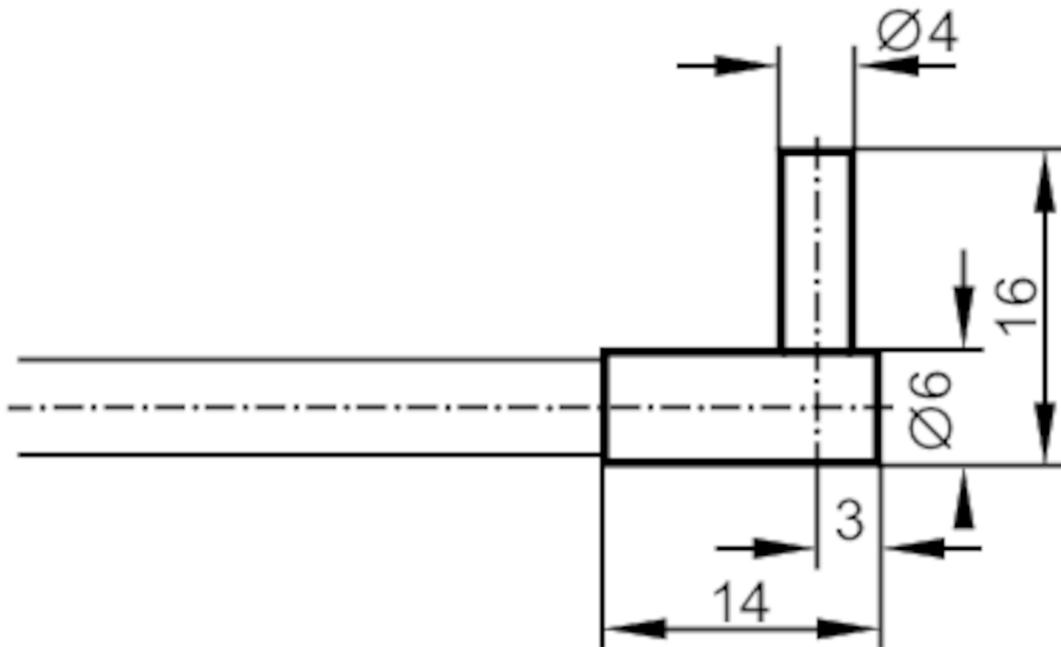

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

68,5

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

1500

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Faseranordnung

⊙

E20351



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/1,5M

Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück