




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20366
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

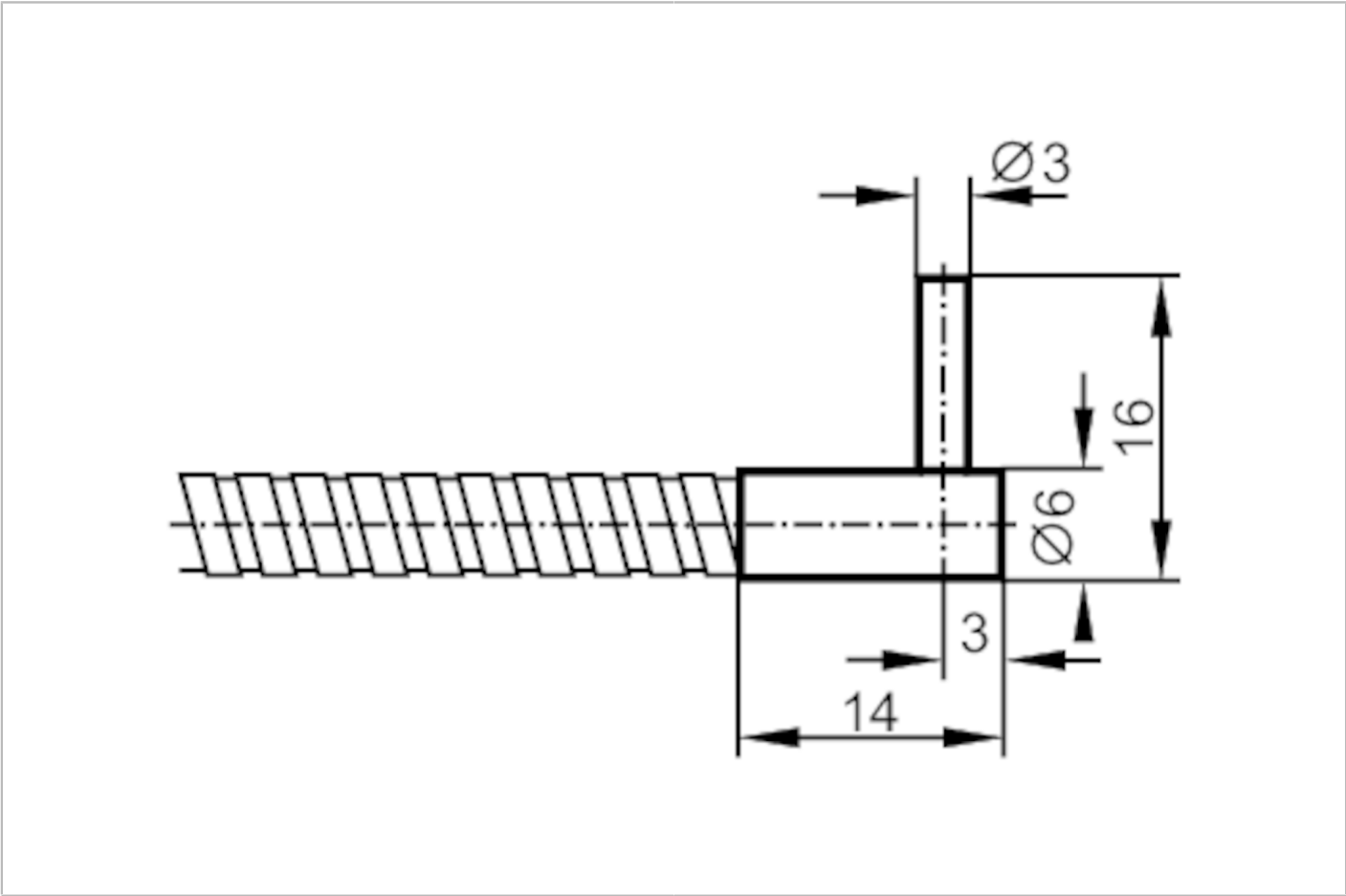

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	96
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	96
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	2000

E20365



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-R3/2m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück