




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20129

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

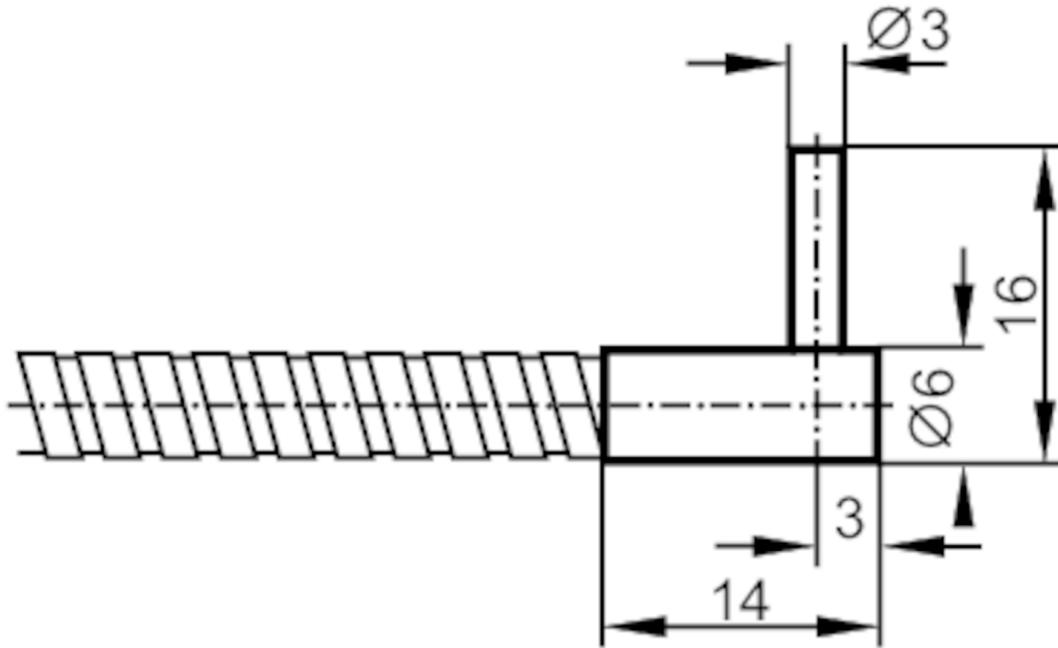

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm] 85

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 85

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 2500

E20366



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3/2,5M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück