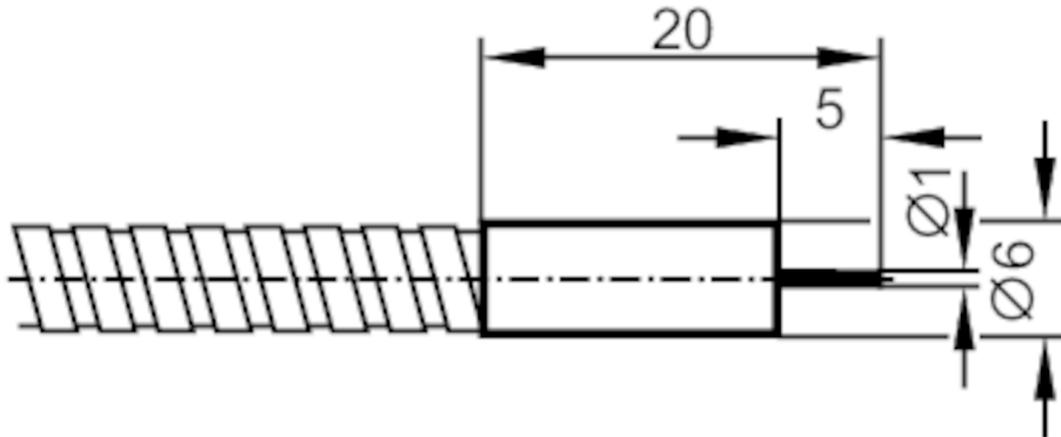


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Reichweite Faseroptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Faseroptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		gerade
---------------------	--	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
---------------------	------	---

Tastkopflänge	[mm]	5
---------------	------	---

Gesamtlänge	[mm]	1000
-------------	------	------

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe		Adapter: ABS
------------	--	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
--------------------------	--	------

E20369



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-V-E1/1M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück