




## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

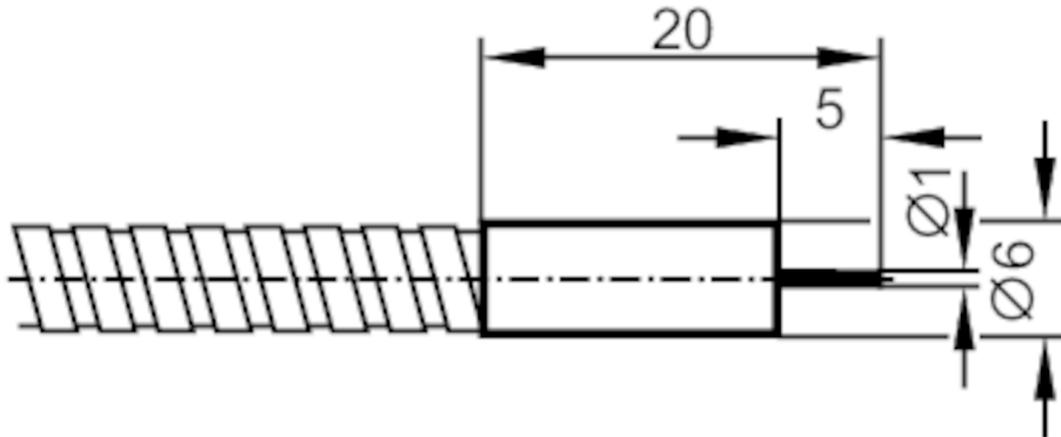

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Faseroptikverstärker Typ OKF; OUF

#### OKF

Reichweite Faseroptik [mm] 40

#### OUF

Reichweite Faseroptik [mm] 40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 1

Tastkopflänge [mm] 5

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 20

Werkstoffe Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

# E20371



## Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-V-E1/2m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück