




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-18-P-A-M4

Auslaufartikel

Auslaufdatum: 31.03.2016

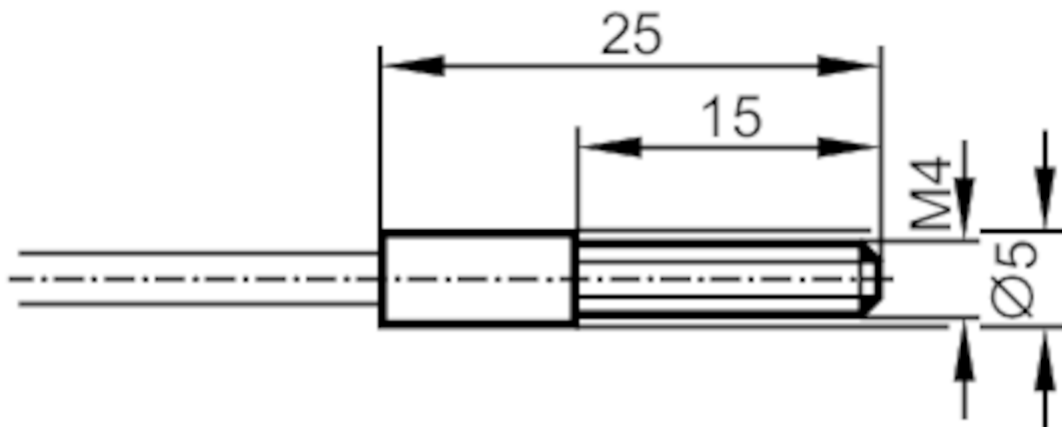

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OGF

OGF

Reichweite Fiberoptik [mm] 80

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-18-P-A-M4

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 50
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge	[mm] 15
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Bemerkungen	
Hinweise	Auslaufartikel
Verpackungseinheit	1 Stück

Auslaufartikel

Auslaufdatum: 31.03.2016