




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20137
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

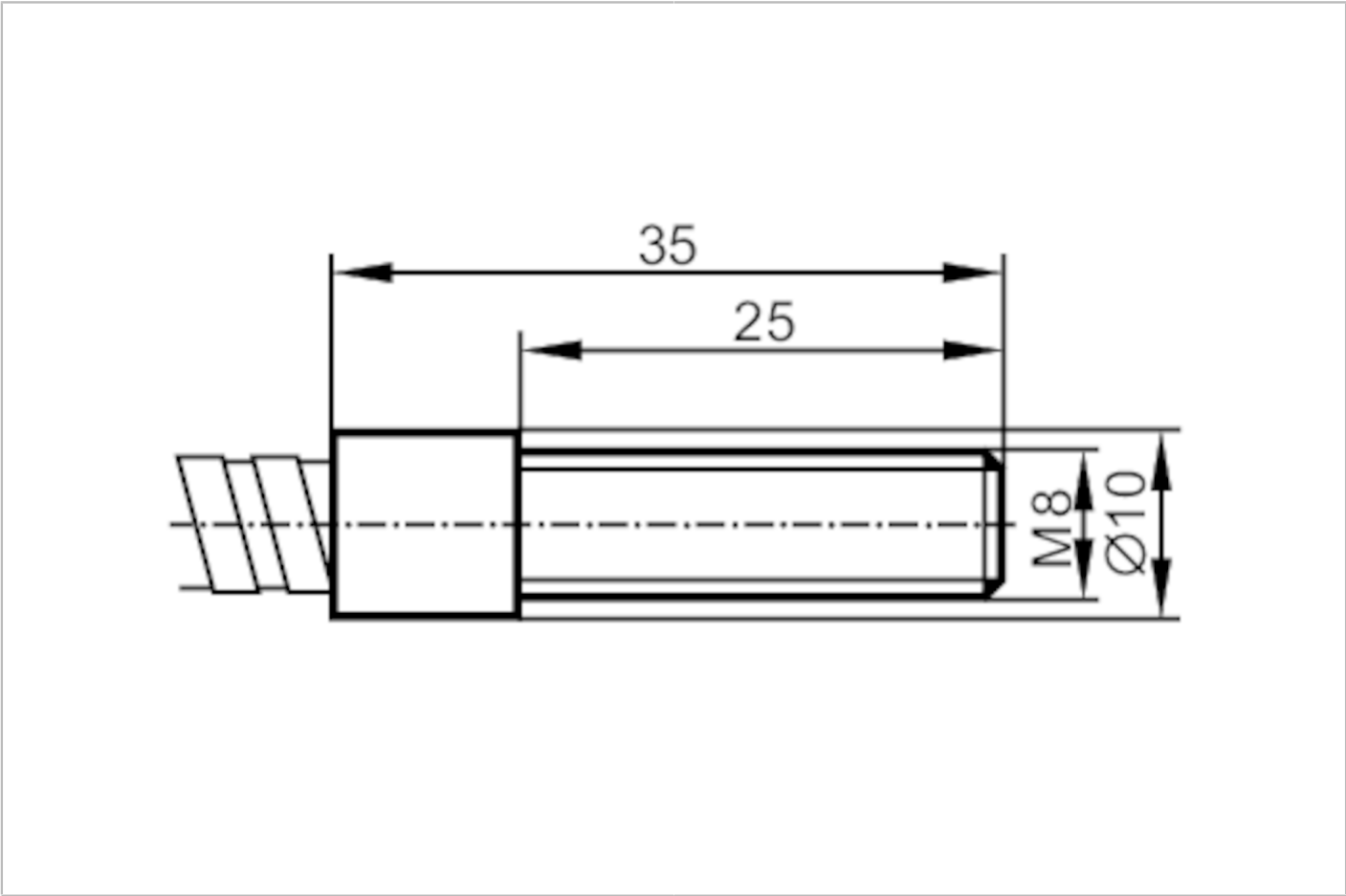

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Faseroptik [mm]	63
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

E20392



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/1,5M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück