




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-S-V-M4/0,4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

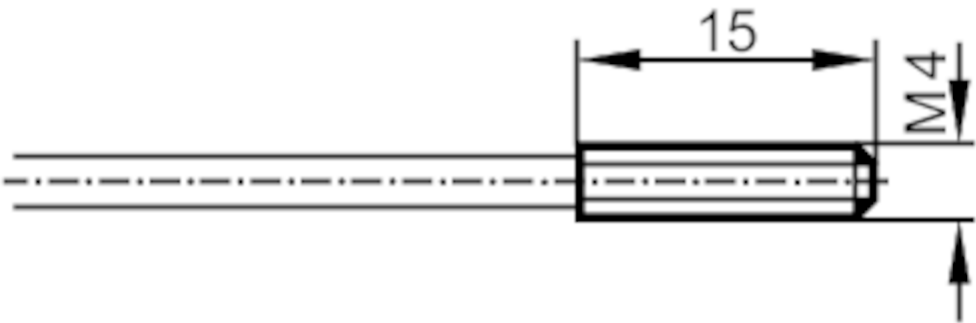

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	400
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20394



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-S-V-M4/0,4M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Silikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück