


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20221

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

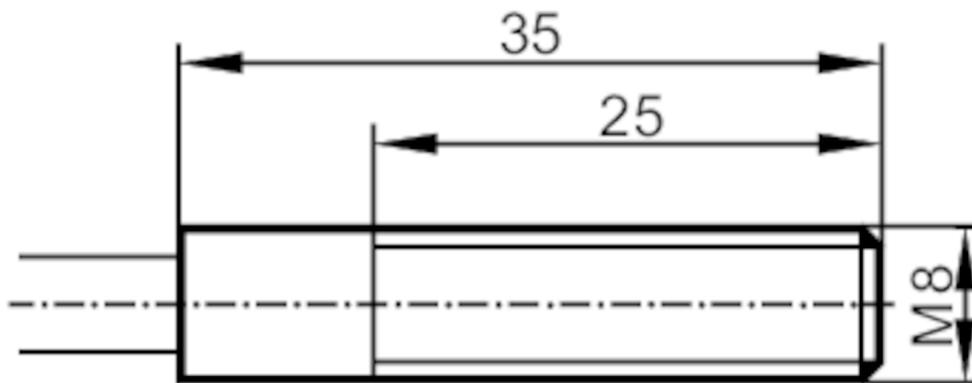

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OIF

### OIF

Tastweite Fiberoptik [mm] 63

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M8

Gesamtlänge [mm] 1500

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

# E20398



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/1,5M

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück