


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6/1,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E21038

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

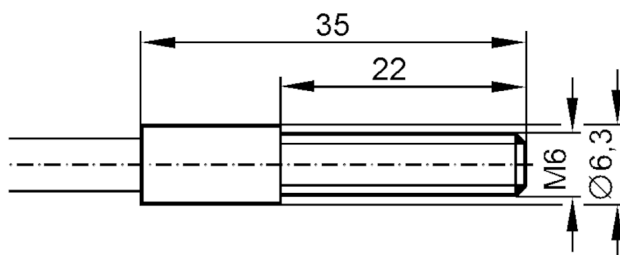

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB5030

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

35

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Gesamtlänge

[mm]

1200

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück