


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-M-V-R3/1,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

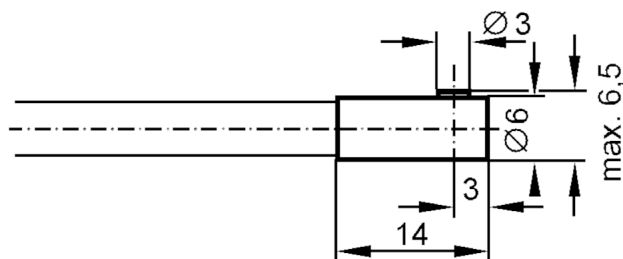

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBF

OBF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

108

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge

[mm]

1200

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Zubehör

Lieferumfang

E20103

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück