


E2D100



USB-Verbindungskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

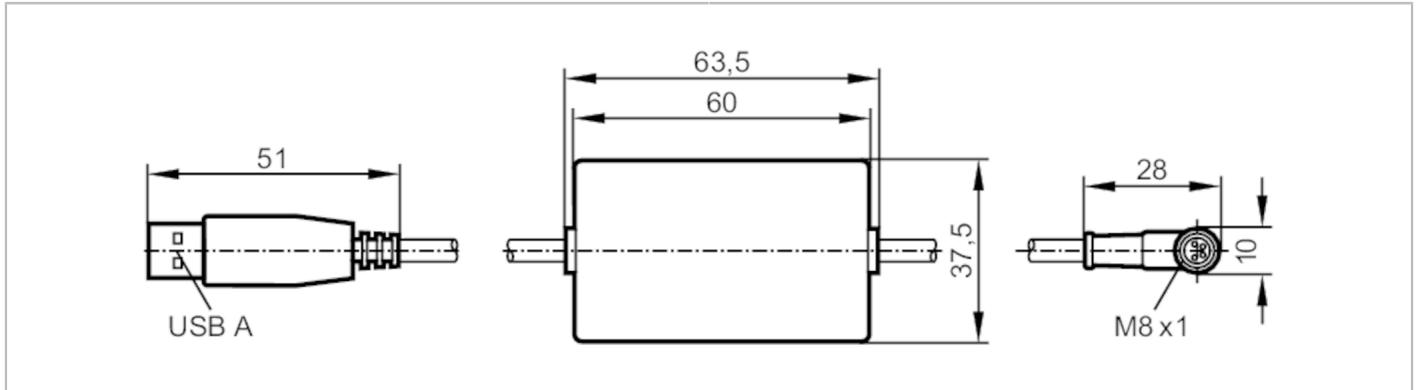

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Schutzklasse

III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

0...60

Schutzart

IP 54

Zulassungen / Prüfungen

EMV

EN 61000-6-1

Mechanische Daten

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x USB, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt






USB-Verbindungskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Anschluss

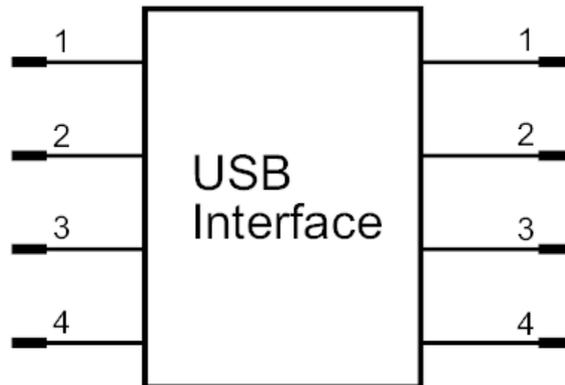

Anschluss

