


## Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A

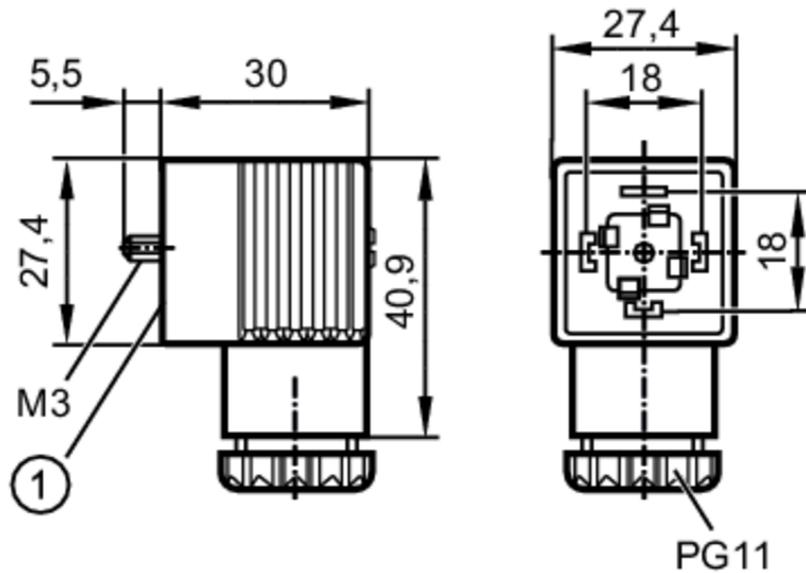

1 Dichtung



## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	32,3
Abmessungen	[mm]	41 x 27 x 30
Werkstoffe		PA; FKM
Werkstoff Griffkörper		PA

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E30447




## Konfektionierbarer Ventilstecker


VALVE PLUG TYPE A

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

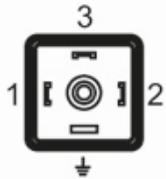

### Anschluss

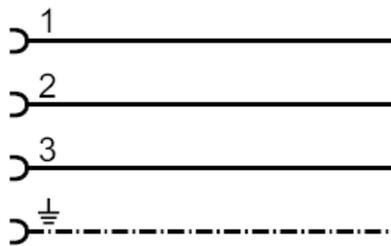

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA