

# E33013



## Prozessadapter Milchrohrverschraubung


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E33713

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde**

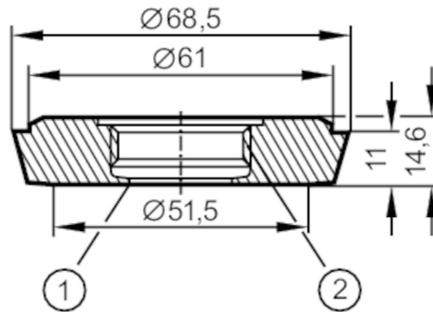

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 349,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensoranschluss Aseptoflex

Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4

Hygieneklasse nach DIN 11866 H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück