

E33014




Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde

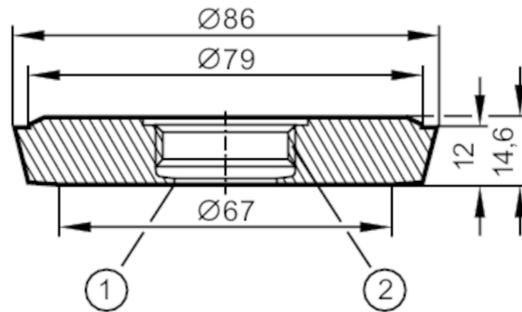

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g] 581

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss Aseptoflex

Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN65 (2,5") DIN 11851

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4

Hygieneklasse nach DIN 11866 H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück