


Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

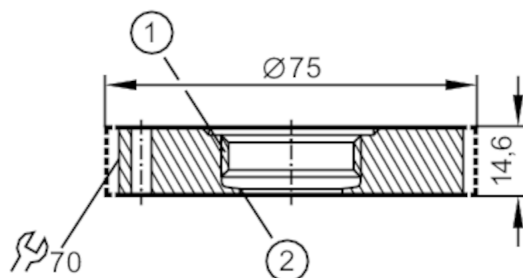

- 1 Aseptoflex-Gewinde
2 Aseptoflex-Dichtkante

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	10
-----------------	-------	----

Mechanische Daten

Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Flansch
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------