




Prozessadapter Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

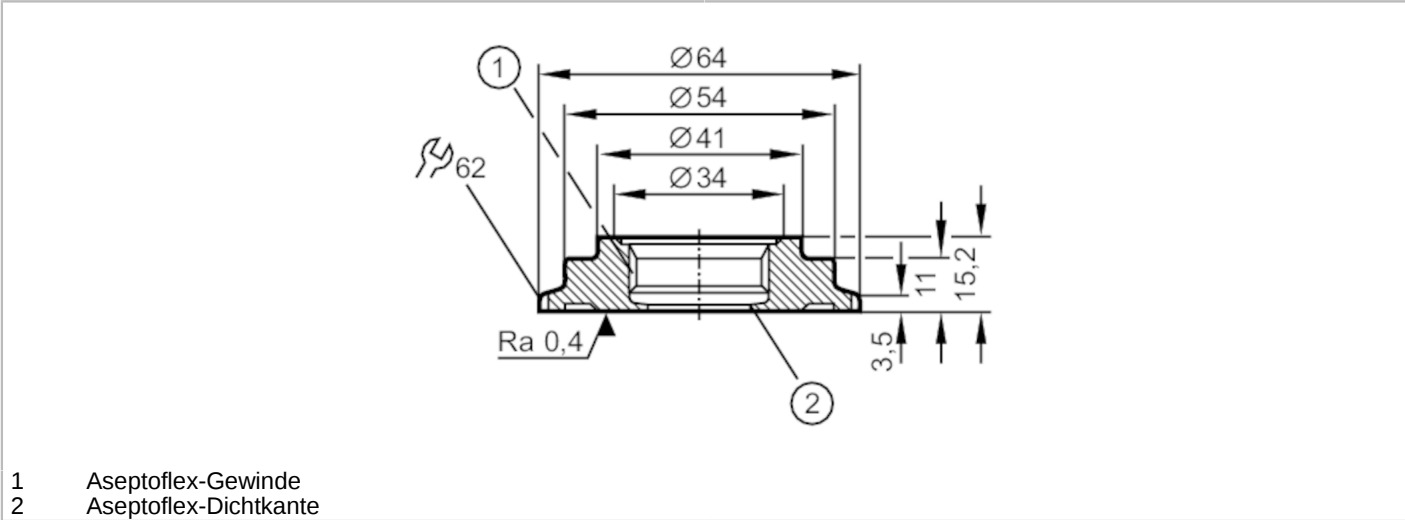

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	40
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	234,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	Aseptoflex	
Prozessanschluss	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	